


品番 : EA897TE-1C

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

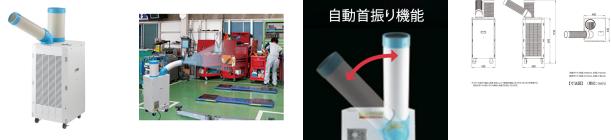

販売価格	86,300円(税抜)／94,930円(税込)		
カタログ価格	86,300円(税抜)／94,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/31 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-2500S
電源	100V	コード	2m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	強:970/1230W 弱:860/1090W
冷房能力(50/60Hz)	2.2/2.5kW	ドレンタンク容量	4L
サイズ	400(W)×430(D)×845(H)mm	重量	約37kg
圧縮機	全閉型ロータリー	付属品	ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、 冷風ダクト用エルボ
キャスター径	約76mm	騒音値	強:65/66dB 弱:60/59dB
冷媒封入量	420g	ユニット構成	一体形
送風方式	直吹き形	設計圧力	H:4.2MPa L:1.5MPa
IPコード	IP10	使用温度範囲	25~45°C
材質	スチール・樹脂	延長ダクト(オプション)	冷風用:EA897TE-21 排熱用:EA897TE-22
新冷媒(R410A)採用			

全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします。

風量調節可能(強・弱)

運転モードは4段階(弱送風・弱冷風・強冷風・強送風)に切替可能

自動首振りスイッチ、キャスター付

据付工事不要で屋内どこでも使用できます。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

冷風ダクトが200°回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。

首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。

代替品

	<p>品番 EA897TE-1D コメント 消費電力他、仕様変更</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.