


品番：EA897TE-1D

品名：AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 86,300円(税抜) / 94,930円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 86,300円(税抜) / 94,930円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/03/17 11:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |

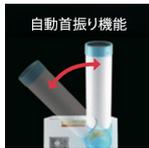

#### 仕様

|               |                            |                 |   |
|---------------|----------------------------|-----------------|---|
| メーカー          | ナカトミ                       | 型番              | SAC-26S   |
| 電源            | AC100V(50Hz/60Hz)          | 冷房能力(50Hz/60Hz) | 2.2/2.6kW   |
| 消費電力(50/60Hz) | 強:970/1185W<br>弱:930/1120W | サイズ(W×D×H)      | 400×430×845mm   |
| 重量            | 37kg                       | コード長            | 2m  |
| 首振り機能         | 有                          | ドレンタンク容量        | 4L  |
| 材質            | スチール、樹脂                    | 付属品             | ・冷風ダクト 1本<br>・冷風ダクト用エルボ 1個<br>・排熱ダクト 1本<br>・ドレンホース 1本 |

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。

運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。

排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。

キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。

ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.