


品番：EA897TE-3A

品名：AC100V スポットクーラー(二口型/自動首振)

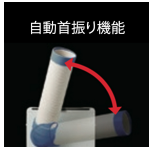

販売価格	155,000円(税抜)／170,500円(税込)		
カタログ価格	155,000円(税抜)／170,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 14:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-34S
電源	100V	コード	2m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	強:950/1220W 弱:900/1180W
冷房能力(50/60Hz)	3.0/3.4kW	ドレンタンク容量	5L
重量	約55kg	圧縮機	全閉型ロータリー
サイズ	470(W)×450(D)×945(H)mm	付属品	ドレンホース、排熱ダクト、取付プレート、固定ねじ、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
キャスター径	約76mm	騒音値	強:64/65dB 弱:62/62dB
冷媒封入量	510g	ユニット構成	一体形
送風方式	直吹き形	設計圧力	H:4.2MPa L:2.1MPa
IPコード	IP20	使用温度範囲	25～45℃

材質	スチール・樹脂	
環境に配慮した冷媒R32を採用。 オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。		
風量調節可能(強・弱)		
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。		
キャスター付		
保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。		
日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠		
ツインダクト式で2ヵ所に効率的に冷風を送ります。		
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。		
冷房専用		
壁面設置可能		
据付工事不要		
ドレンホースで直接排水可能		

代替品

	品番	EA897TE-3B
	コメント	仕様に変更はございません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.