



品番：EA897TH-2

品名：DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(電気式用)

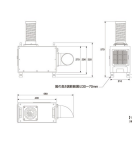

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 154,500円(税抜)／169,950円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 154,500円(税抜)／169,950円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 07:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0058ページ                      |      |   |

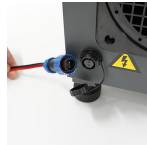

仕様

|                  |                                                                                                           |               |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| メーカー             | ナカトミ                                                                                                      | 型番            | SDC-034                               |
| 仕様               | 電気式用                                                                                                      | 消費電力(50/60Hz) | 1200・550・350・250W                     |
| 電流               | 12V:12A,24V:5.5A,36V:3.5A,48V:2.5A                                                                        | サイズ           | 210(W)×580(D)×350～390(H)mm            |
| 重量               | 約11kg                                                                                                     | 電源            | DC12/24/36/48V                        |
| コード              | 本体側コード:約1.5m<br>バッテリー側コード:約2m<br>高温用直結コード:約3m                                                             | ドレンタンク容量      | 1.6L                                  |
| 冷房能力(50/60Hz)    | 0.33kW                                                                                                    | 騒音値           | 60dB                                  |
| 冷媒封入量            | 80g                                                                                                       | 使用温度範囲        | 高温用直結コード使用時:15～45℃<br>連結コード使用時:15～40℃ |
| スイッチ             | 冷風・切・送風                                                                                                   | コンプレッサー       | 全閉型ロータリー(定格出力:25W)                    |
| 付属品              | ・冷風ダクト×1<br>・排熱用エルボ×1<br>・バッテリー側コード×1<br>・本体側コード×1<br>・高温用直結コード×1<br>・コード用マグネット付フック×4<br>・フィルター×2(本体装着済み) |               |                                       |
| 車両へ搭載(フォークリフトなど) |                                                                                                           |               |                                       |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。                                         |
| 電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。                                          |
| 12V/24V/36V/48V/のバッテリーに対応しています。                                  |
| 電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。                                         |
| 脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。                     |
| 伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。                                         |
| 中間シガーソケットが有り本体の取外しが容易です。                                         |
| 移動時のモーターによる大幅な電圧降下を防ぐため低電圧保護はついていません。電圧降下の影響を受けずに使用し続けることができます。  |
| 用途に合わせた2種類の電源コード付き。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます。) |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.