


品番：EA898B-62

品名：255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)

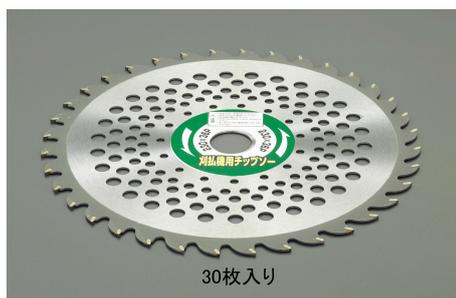

販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2026/03/29 12:49現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	2504ページ		



衝撃に強い完全埋込み型チップ

#### 仕様

直径	φ 255mm	山数	40
穴径	25.4mm	刃厚	2mm
用途	畔草、雑草、笹、竹	適正サイズ	「エンジン排気量」 25cc以上: φ 255mm
回転数	毎分6000回転以下	重量	370g
注意事項	高速回転は危険です。万一異物に当たった時の衝撃を少なくする為に、毎分6000回転以下の低速でお使い下さい。	入数	30枚入(1箱)

メッシュタイプで軽い。

タフなチップなので耐久性抜群

木工用チップの側面研磨をしているので、刈れ具合抜群

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.