


品番：**EA898BE-5B**

品名：250mm 芝刈機(手押し式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 50,000円(税抜) / 55,000円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 50,000円(税抜) / 55,000円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/29 07:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2508ページ                      |      |   |

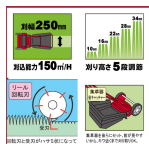

こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

|            |                  |         |                          |
|------------|------------------|---------|--------------------------|
| メーカー       | キンボシ             | 型番      | GFF-2500H                |
| ※注意※       | 【お客様組立品】         | 刈込幅(mm) | 250                      |
| 刈込能力(m³/h) | 150              | 刈り高さ    | 10・16・22・28・34mm (5段階調節) |
| サイズ        | 390×930×800(H)mm | 重量      | 7.8kg                    |

キャッチャー容量が大きいので連続での芝刈が可能です。

リール式回転刃(5枚刃)

刃調整不要

常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う特殊機構

後ろにキャッチャーが付いているので、壁際近くまで刈り取れます。

ワンタッチで刈り高さを調整でき、作業効率アップ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.