


品番：EA898RC-39B

品名：φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式)

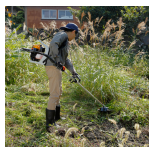

販売価格	66,700円(税抜) / 73,370円(税込)		
カタログ価格	66,700円(税抜) / 73,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2503ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKKB-2665L
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ255mm
全長	2674mm	重量	7.0kg(本体)
燃料	混合ガソリン	燃料タンク容量	1.03L
排気量	25.4ml	連続運転時間(目安)	30分
付属品	φ255mmチップソー、刈刃カバー、保護めがね、六角棒レンチ、ソケットレンチ、飛散防止カバー、収納バッグ、グリースチューブ、ストラップ、回り止め棒、フレキシブルカバー、ループハンドル、メインパイプ、取扱説明書		

始動が簡単!
寒い冬でもらくらく始動

樹脂製フレームを採用した軽量設計で長時間の作業も疲れにくい

長時間の刈込み作業に疲れの少ない背負い式


肩掛けバンドのズレを防止する胸ベルト付

肩広ベルトで楽に背負える

軽く引いて楽にエンジンがかかるKスタート

省燃費・クリーンエンジン(排ガス自主3次規制適合エンジン)

代替品

	<p>品番 EA898RB-31</p> <p>コメント 違い:充電式,肩掛け式,全長など</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.