


品番：EA898RF-4B

品名：160mm/AC100V/80W 芝生バリカン(電動)

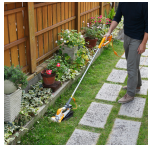

販売価格	18,600円(税抜)／ 20,460円(税込)		
カタログ価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/06 15:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	PAB-1620
両刃駆動方式			
刈込幅	160mm	刈込高さ	15・20・25mm(ワンタッチ調節)
ストローク数	1250回/分	電源	AC100V・80W
電流	0.9A	サイズ	1,365(L)×178(W)×850(H)mm
重量	1.75kg	コード長	0.25m
付属品	ブレードセット、ブレードカバー、ポール、10m延長コード、スライダ、きわ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付)		
ポール角度は5段階調節、立ち姿勢で楽々作業			
本体とポールは取外し可能、手持ちタイプとしても使用可能です。			
二重絶縁			

代替品

	品番	EA898RH
	コメント	メーカー違い、仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.