


品番：**EA898RF-50A**

品名：[充電式]マルチツール

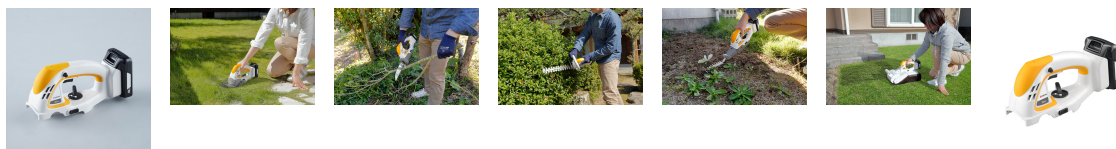

販売価格	<b>18,400円</b> (税抜) / 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2026/06/21 02:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2509ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BSMT-1800
バッテリー	18V(1.5Ah)	仕様	セット(バッテリー・充電器付)
サイズ(W×D×H)mm	268×86×129	重量	1.1kg
付属品	充電器、バッテリー、チューブ(ギヤ部取付)		

パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48:オプション)を組み合わせてご使用ください。

ワンタッチで先端を交換

ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。

別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。

電源の無い場所に便利なコードレスタイプ

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.