


品番 : EA899AJ-8C

品名 : AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)

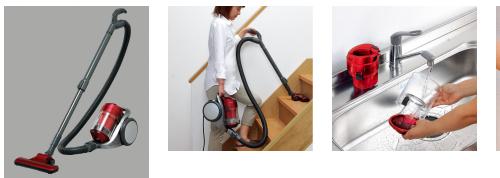

販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/13 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IC-CN100
電源	AC100V(50/60Hz共通)	消費電力	1,000W
吸込仕事率	170W	吸引方法	サイクロン方式
サイズ	220(W)×304(D)×256(H)mm (ヘッド装着時)	コード長	約4.5m
重量	約4.3kg (フロアヘッド、延長パイプ、ホース含む)	集じん容積	約0.5L
材質	ABS樹脂、スチール	セット内容	掃除機本体、ホース、延長パイプ、 フロアブラシ、すきまノズル、小型ブラシ、 排気フィルター/スポンジフィルター (本体セット済み1個)、取扱説明書

吸い込んだ空気の遠心力でゴミと空気を分解して集じんする、小さくてもハイパワーなサイクロンクリーナー

手元ハンドルに吸引力を調節できる吸引力調整レバー付  
(レバーを閉じた状態:強、レバーを開いた状態:弱)

コンパクトサイズで持ち運びもラクラク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

