


品番 : EA899AR-100C

品名 : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(HEPAフィルタ付)



販売価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

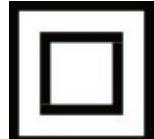

仕様

メーカー	京セラ	型番	※エスコオリジナルセット品
電源	100V	消費電力	1150W
吸込仕事率	280W	電流	12A
最大風量	3.0m ³ /min	真空度	25kPa
騒音値	75dB	サイズ	345×350×505(H)mm
タンク材質	樹脂	重量	7kg
集じん容量	乾燥:21L 液体:18L	ホース長	Φ38mm×1.8m
コード長	5m	付属品	ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、 フィルタロック、ホース接続ハンドル、床 ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿 式用)、延長管、スキマノズル、キャスター ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタ イプ)、紙パック×5枚

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W

業務用【乾湿両用】集じん機

細かなホコリも確実にキャッチする

カートリッジフィルタ仕様

電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ

HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。

コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ

二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.