
 


品番 : EA899AR-5

品名 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)

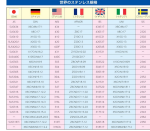

販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/21 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2420ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AVC1150ST
集じん容量(L)	13	吸水容量(L)	10
電源	单相100V	消費電力	1150W
吸込仕事率	280W	風量	3.0m <sup>3</sup> /min
真空度	25kPa	騒音値	72dB
サイズ	420×420×460(H)mm	重量	8.4kg
電流	12A	コード長	10m
付属品	ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター	材質	タンク部: ステンレス 他ボディ: 樹脂

汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適

ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か

汚れに強く、洗しやすい、ステンレス製タンク

ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ

10m電源コード

カートリッジフィルター仕様

タンクはSUS430を採用

排水に便利なドレン付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.