


品番 : EA899KB-14

品名 : DC18V/0.9L [業務用]ハンディクリーナー(充電式)



販売価格	34,800円(税抜)／38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜)／38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/08 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2415ページ		

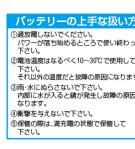

## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.394-266.0
商品名	HV 1/1 BP	使用電池	18V仕様 リチウムイオン3.0Ah
集じん容量	0.9L	連続使用時間	【EA899KB-16 使用時】 エコモード:42分 通常モード:25分 【EA115KZ-21 使用時】 エコモード:35分 通常モード:23分
騒音値	エコモード:62dB 通常モード:70dB	サイズ	115×305×313mm
重量	2kg	充電時間	60分
付属品	プレフィルター、カートリッジフィルター、 サクションホース、フロアノズル、 コーナーノズル、サクションブラシ角ブ ラシ、 サクションパイプ(2本)、ストラップ	吸引風量	33L/s
真空度	47hPa		
コードレスハンディで協力な吸引力を実現			
ストラップで疲れにくく扱いやすい			

本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。

充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。

標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.