


品番：EA899KS-71

品名：DC36V/5.0L [業務用]背負式 掃除機(充電式)

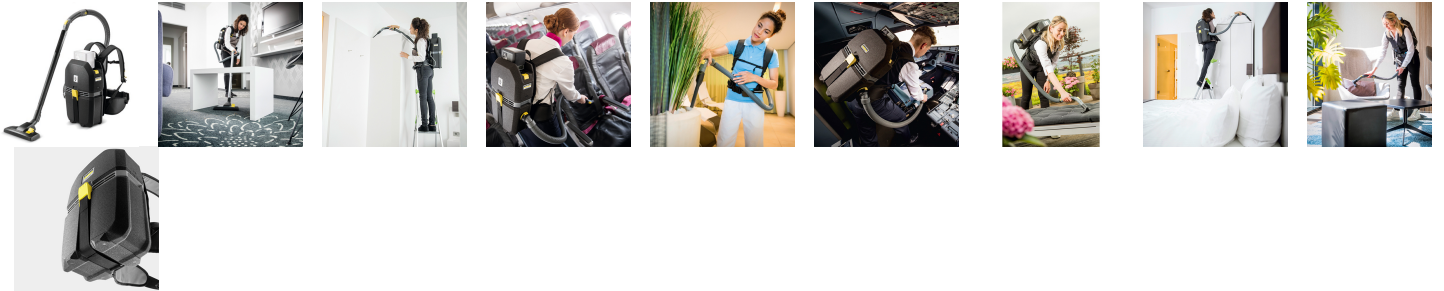

販売価格	107,500円(税抜) / 118,250円(税込)		
カタログ価格	107,500円(税抜) / 118,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/11 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2417ページ		



### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.394-276.0
集じん容量	5L	電源	DC36V
消費電力	500W	サイズ	220(W)×320(L)×510(H)
本体重量	2.8kg	騒音値	65dB
吸引風量	40L/秒	真空度	22.3kPa(223mbar)
パイプ径	35mm(内径)	連続使用時間	エコモード:最大43分 パワーモード:最大19分 (5.0Ahバッテリー使用時) エコモード:最大50分 パワーモード:最大22分 (6.0 Ahバッテリー使用時)
充電時間	138分(5.0Ahバッテリー使用時) 68分(6.0 Ahバッテリー使用時)	付属品	サクションホース(1m)、サクションパイプ×2個、フィルターバッグ、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル

超軽量素材EPP(発泡ポリプロピレン)を採用した革新的背負式掃除機です。

耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。

吸音性にも優れた素材ですので運転時のモーター音を抑えます。

背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。

人間工学に基づく設計により背負い時の肩への負荷を減らし作業者の身体的負担を軽減します。

リモコンは腰元で操作し易く、サクシオンホース接続は右利き、左利き両方に対応します。

業界最高水準の吸引性能はコード式キャスター型掃除機と遜色ない清掃作業を実現します。

長時間バッテリー、5Lのタンク容量で余裕をもって作業頂けます。

キャニスター式では作業困難な段差のあるところ、狭い場所、例えば駅舎、劇場、飛行機、電車、バス、事務所等で威力を発揮します。

ブラシレスモーターは耐久性に優れトータルコスト削減に貢献します。

※バッテリー、充電器は別売りです。

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.