
 


品番 : EA899MY-4

品名 : AC100V/1300W 電動ポリッシャー(14型/高速)

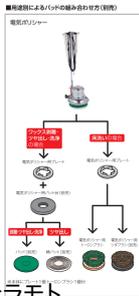

販売価格	275,000円(税抜) / 302,500円(税込)		
カタログ価格	275,000円(税抜) / 302,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/26 11:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	テラモト	型番	EP-526-214-0
用途	ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに	電源	100V
消費電力	1300W	ブラシ回転数	200~240rpm
重量	33kg	付属品	プレート1個、トーロンブラシ1個
パッド径	380mm	サイズ	400×500×1330(H)mm
ブラシ径	350mm	コード長	20m
使用可能床材	凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等		

14型

パッド、パッド台は別売

床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。

代替品

品番	EA899MY-3
コメント	12型



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.