 



品番：EA899MY-5

品名：AC100V/1050W 電動ポリッシャー(12型)



販売価格	91,700円(税抜)／100,870円(税込)		
カタログ価格	91,700円(税抜)／100,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/26 13:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

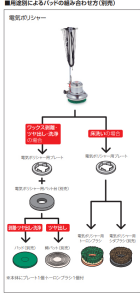

仕様

メーカー	テラモト	型番	EP-520-012-0
仕様	本体	用途	ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1050W
パッド径	330mm	ブラシ径	300mm
回転数	160～190rpm	コード長	12m
サイズ	370(W)×450(D)×1230(H)mm	重量	28kg
12型			
プレート(1個)、トーロンブラシ(1個)付			
パッド、パッド台は別売			
床掃除・フロアメンテナンスにかけせない、掃除機やポリッシャーなどの電動清掃用品。			
床面の洗浄から仕上げまでを1台でこなします。			

代替品

品番	EA899MY-3
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.