


品番 : EA899NS-30

品名 : AC100V/1050W/30.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	109,600円(税抜) / 120,560円(税込)		
カタログ価格	109,600円(税抜) / 120,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2481ページ		

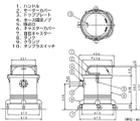

コンパクトタイプのベストセラー
ダストを選ばず、使いやすい強力静音型

仕様

メーカー	NIVAC	型番	NW-100
用途	一般工場、機械工場、倉庫、自動車整備工場、ガソリンスタンド、レストラン、学校、塾、イベント会場、スーパーマーケット、デパートなどに	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	1050W	電流	10A
吸込仕事率	285W	風量	2.4m ³ /min
真空圧	19.6kPa	タンク容量	30L
集じん容量	16L(吸水20L)	騒音値	70dB
ブロワーモーター	1.05kw(バイパスブロワーモーター)	サイズ	575×470×470mm
電源コード長	8m	重量	14.0kg
付属品	ホース2.5m、曲管φ38mm、直管φ38mm、フローアノズル、フェルトフィルター、丸ブラシ、すき間用ノズル		

新素材クリーナーホース
耐油・耐摩耗に優れた静電防止タイプ

吸込口ノブ落下防止シート
ノブ紛失を考慮してストッパーシートを採用

ステンレス製タンク採用
いつまでも美しく汚れを寄せつけません。
※吸水容量が集塵容量より大きいのはフィルター部分を含むからです。

もちろん、水ゴミも油ゴミもOK! DRY&WETタイプです。

フロート機能でタンク内吸水量が一杯になると自動停止。

モーターを塵や水から守るバイパス機構採用、メンテナンスも楽々。

使う人の立場で設計した静かな運転音

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.