


品番 : EA899PA-3B

品名 : DC14.4V/18.0Vハンディクリーナー(充電式/本体のみ)

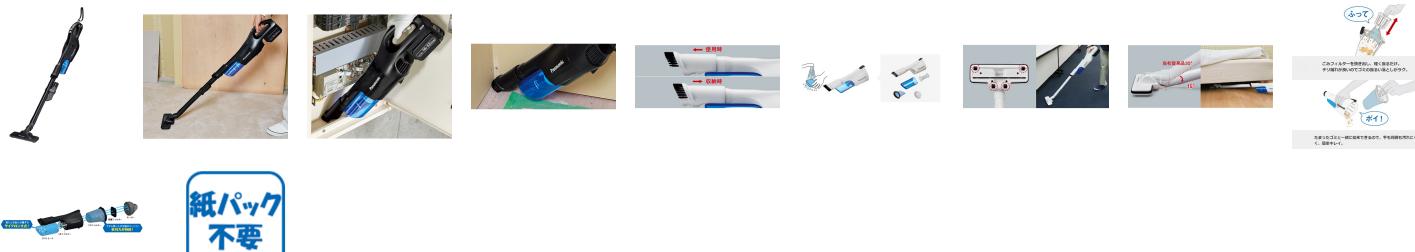

販売価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)		
カタログ価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/02 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2414ページ		



## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37A5X-B
仕様	18V(14.4V併用可)本体のみ	集じん容量	0.25L
連続使用時間	強:約30分、標準:約100分 (EA813PB-18B使用時)	吸込仕事率	<14.4V> 強:20W、標準:9W <18V> 強:35W、標準:9W
サイズ(ハンディー時)	555×124×160mm	重量	1.15kg
充電時間	実用:約40分、フル:約60分 (※EA813PB-18B使用時)	付属品	バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット

本体のみ(充電器、バッテリー別売)

目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵

ハンディでもサイクロン方式

ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単

動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)

- ・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。
- ・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。

ごみフィルター:クリーンカプセル方式  
ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。  
チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。  
たまたまゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。

吸引力が落ちにくい!  
粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。

水洗いできるサイクロンユニット  
簡単に取り外しうけ、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。

さまざまな場所で掃除がスムーズ!

- ・盤内の切り粉の掃除に
- ・現場の床掃除に
- ・車内清掃に
- ・階段掃除に

14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」  
電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.