

品番：EA903F-120


品名：1.28-1.73m はしご兼用脚立(調整脚)



販売価格	41,500円(税抜)／45,650円(税込)		
カタログ価格	41,500円(税抜)／45,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1764ページ		



仕様

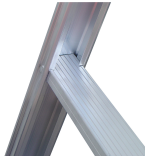

最大使用荷重	100kgf	天板サイズ	332×154mm
脚立長(m)	1.28～1.73	使用最大高さ(m)	1.23～1.66
はしご長(m)	2.59～3.49	段数	5段
重量	8.5kg	踏みざん幅	43mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	570×160×1320	設置寸法(W)×(D)mm	574～908×650～1150
アルミ合金製			
足4本が5mm単位で長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。			
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。			
はしご使用時の横ズレを防止するかみ込み式回転金具			
はしご使用時には脚部が回転し壁面に密着して安定させます。			
支柱切り込みデザインで二重の安全対策。			
床面にいつもピッタリの上下左右自在端具が付いてます。			
伸縮機能の安全ダブルロック方式。 可搬式作業台など多くの製品にも採用され伸縮機能に欠かせないロック方式です。 スプリングの押し上げ力によるロックと、伸縮脚に荷重が掛かると荷重分ロックされる。 手を離せば自動的にロックされ、荷重が掛かれば掛かるほど、強く固定される構造になっており、安全で操作の行いやすい機構です。			

代替品

	品番 EA903FC-180 コメント 1.47-1.76m
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.