


品番：EA905DC-18

品名：520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)



販売価格	82,900円(税抜) / 91,190円(税込)		
カタログ価格	82,900円(税抜) / 91,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 02:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1769ページ		

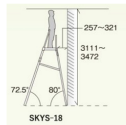

※天板の取付位置は、天板の
中心から左右各100mm以内
にしてください。
※天板の取付位置は、天板の
中心から左右各100mm以内
にしてください。



最大使用荷重
150kg

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

作業床高さ2m未満の脚立に代わる作業台

仕様

最大使用荷重	150kgf	天板高さ(m)	1.46~1.82
天板サイズ	520×400mm	全高(m)	2.06~2.42
折りたたみサイズ	1966(W)×804(W)×217(H)mm	設置寸法	804~869(W)×1201~1380(D)mm
段数	5	重量	17kg
踏みざん幅	60mm	手がかり棒	スライド式2本

仮設工業会単品承認品

アルミ合金製

奥行60mmの幅広ステップ

脚の長さを75mmピッチで調整できます。

天板の床面は滑りにくいバーリング加工

天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています。

天板背面側に転落防止用上枠装備

昇降面はゆるやかな72.5°で背面側は80°の非対称構造なので、壁面の作業ポイントに近づいて作業ができます。
また脚立より立ち位置から局部までの距離が遠いので、反発に強い構造です。

天板に乗れるので、1サイズ大きな脚立と同じ作業高になります。
作業面に対して正面を向いて作業ができ、足元が拘束されないので長時間の作業でも疲れにくく、作業性もアップします。

天井や壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.