


品番：EA905DF-3

品名：92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付)

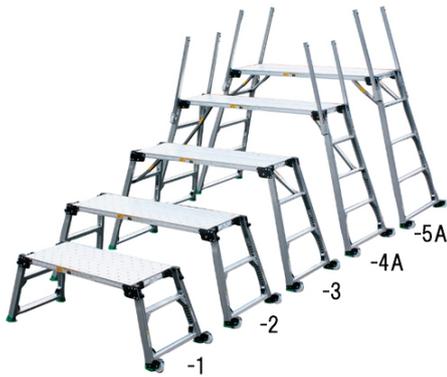

販売価格	90,900円(税抜) / 99,990円(税込)		
カタログ価格	90,900円(税抜) / 99,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/15 05:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1823ページ		



最大使用荷重  
**150kg**



可搬式作業台のパイオニア  
仮設工業会認定品です

### 仕様

最大使用荷重	150kgf	天板高さ(m)	0.92~1.22
天板サイズ(mm)	1290×400	脚長(m)	0.94~1.25
踏みざん幅	42mm	重量	13.0kg
段数	4段	折りたたみサイズ	1380(W)×620(D)×180(H)mm
設置寸法	620~697(W)×1971~2132(D) mm		

仮設工業会認定品

アルミ合金製

20mm単位で脚の長さが調整できます。  
穴あけ構造でメンテナンスを容易としました。

φ75mmキャスター付(片側2輪)

車輪を取り付け、片側を持ち上げるにより移動もラクラク。

天板が滑り止めになっています。

折り畳み可能

安全ダブルロック方式

手を離せば自動的にロックされ、荷重が掛かれば掛かるほど、強く固定される構造になっています。

スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。(メーカー比)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.