


品番：EA905DF-4A

品名：120-160cm 足場台(調整脚・キャスター付)

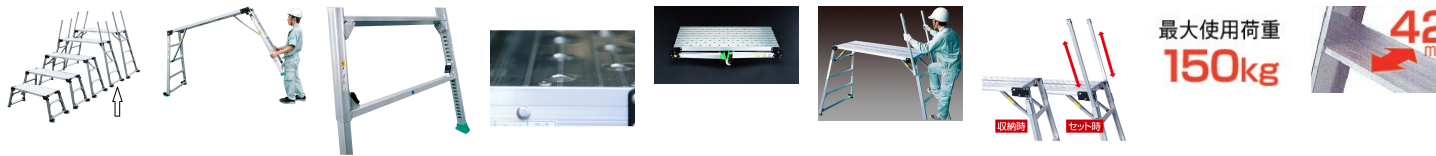

販売価格	118,700円(税抜)／130,570円(税込)		
カタログ価格	118,700円(税抜)／130,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/15 09:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1823ページ		



仕様

最大使用荷重	150kgf	天板高さ	1.2～1.6m
天板サイズ	400(W)×1510(D)mm	脚長(m)	1.24～1.64
踏みざん幅	42.6mm	重量	18.7kg
段数	5段	折りたたみサイズ	690(W)×1600(D)×180(H)mm
設置寸法	693～794(W)×2345～2558(D)mm		
仮設工業会認定品			
アルミ合金製			
φ75mmキャスター付(片側2輪)			
スライド式手がかり棒4本付(長さ:600mm)			
20mm単位で脚の長さが調節できます。 穴あけ構造でメンテナンスを容易としました。			
車輪を取り付け、片側を持ち上げるにより移動もラクラク。			
天板が滑り止めになっています。			
折り畳み可能			
安全ダブルロック方式			

手を離せば自動的にロックされ、荷重が掛かれば掛かるほど、強く固定される構造になっています。

スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。(メーカー比)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.