
 
 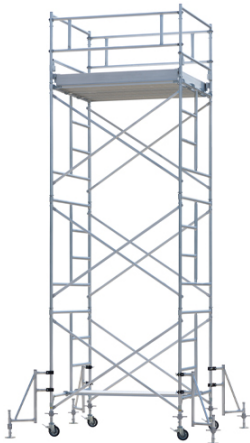


品番：EA905PB-3

品名：6.09m 移動式高所作業台(アルミ合金製)



販売価格	1,010,000円(税抜)／ 1,111,000円(税込)		
カタログ価格	1,010,000円(税抜)／1,111,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 15:02現在)		
商品入数	1	販売単位	式
カタログページ	1825ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ピカコーポレイション (PiCa)	型番	ARA-3HB
段数	3段セット	天板高さ	4.84～5.07m
重量	158kg	最大使用荷重	200kg
わく寸法(支柱中心)	1830×1570mm	作業床サイズ	1650×1410mm
全高	5.86～6.09m	支柱径	φ 42.7mm
キャスター	車輪径: φ 150mm ゴム製		
アウトリガー付			
アルミ合金製			
組立式			
室内外兼用			
鋼製よりも非常に軽量で、組立が安全かつスムーズに行えます。			
手すりわくの中棧が倒れるのでスムーズに作業床に乗り込めます。			

※特別教育が必要です※

労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。

※作業主任者の立会いが必要です※

労働安全衛生法により、作業床高さが5m以上の移動式足場で組立・解体時に組立作業主任者が必要な製品です。

※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。

【ご注意ください】

本製品は大型品です。複数個口での納入となるため製品の性質上、運搬時に箱の破れなどが発生する場合がございますが、予めご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.