


品番：EA910EF-26.5A

品名：26.5cm 静電気帯電防止作業靴

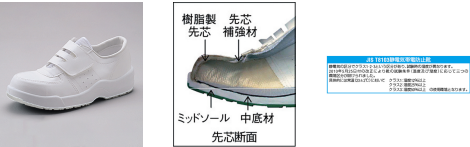

販売価格	15,200円(税抜)／ 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/21 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ			



モデルチェンジ内容 23/12/22 インソールの厚みが1.7mm→0.8mmへ変更 (No.54, 55 1018)

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。

仕様

サイズ	26.5cm	材質	甲部・ソール:PU 先芯:樹脂製
内寸	80mm	総丈	110mm(26.0cm)
重量	750g	カラー	ホワイト
耐圧迫性荷重	10kN	電気抵抗値	1.0×10[[の5～8乗]]Ω
一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなどに			
発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。			
適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。			
指先の圧迫感にも配慮したJIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載、爪先をしっかりと保護します。			
洗濯対応			
日本製			
JIS T8103相当			

代替品



品番 EA910EA-26.5A

コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.