


品番：EA911BA-60

品名：1.0x30m/0.05mm 床面養生シート(粘着性)

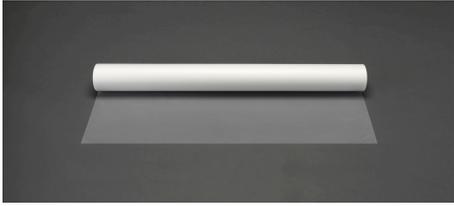

販売価格	9,490円(税抜) / 10,439円(税込)		
カタログ価格	9,490円(税抜) / 10,439円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/05 17:37現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0163ページ		



仕様

メーカー	酒井化学工業	型番	MG1030D
商品名	ミナガードDX	サイズ	1000mm×30m
厚さ	約0.05mm	材質	ポリエチレン
入数	1巻		

雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。

2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に

粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。

<<優れた特徴>>

- ①滑りにくく、雨の日も安心です。
ノンスリップフィルムにエンボス加工を施してありますので、滑りにくく安心です。

<<優れた特徴>>

- ②施工が簡単です。
粘着面を外側にした逆巻きタイプ。
転がしながら施工でき、強風時でも巻き上がることがありません。

<<優れた特徴>>

- ③半透明で下地の確認もらくらく。
半透明のシートを使用しているため、下地が見えて作業性を高めます。

<<優れた特徴>>

- ④環境に絆領した素材なので、環境にやさしいものです。

シートの素材はポリエチレンを使用しています。

<<優れた特徴>>

⑤離型紙がなく、ゴミを抑えます。

離型紙を使用しませんので、現場でのゴミを抑える努力をしております。

代替品



品番 EA911BA-7

コメント 1000x2.0mmx30m インボス

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.