


品番：EA919SC-3A

品名：高圧タンク付エアープンプ

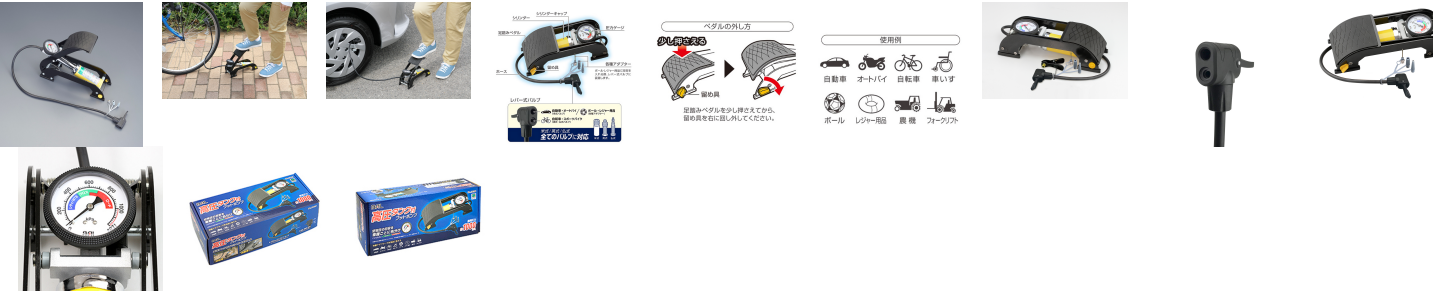

販売価格	4,390円(税抜)／4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜)／4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/03 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2528ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.1925
最高圧力	1000kPa	サイズ	114×290×87(H)mm
ホース長	700mm	重量	1.9kg
アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)			
自転車は英・米・仏式に対応			
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ対応			
米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用			
圧力計付			
圧力計は空気圧の目安が一目でわかるよう車種ごとに色分け表記された、大きく見やすいです。			
SG規格対応品			
高圧タンク内蔵			
強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ			
大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル			

安定性のある強固なフレーム

安全性を考慮したロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。

ホース固定ホルダー付

代替品



品番 EA919SC-4
コメント ツインシリンダー式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.