

品番：EA925HR-11

品名：60mm メジャーホルダー-(ハンガー付/角度調整式)




販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/06/07 22:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0725ページ1570ページ		



お使いのコンベックス標準のベルトクリップを使って簡単に装着できます。

ロックボタン

ベルトクリップをロック解除して押しながら引きます。ロック解除後は引かずにロックします。

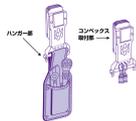

仕様

メーカー	原度器 (PROMART)	型番	MHRHG
商品名	コンボケR・HANG	サイズ(mm)	80×37×150
ベルト通し幅	60mm	収納角度	可変式
脱着方法	レバー式	色	黒
材質	樹脂部: ジュラコン 金属部: 鉄	重量	140g
取付方法	コンベックスの標準ベルトクリップを使用しての装着(幅30mmまで対応)	取付け可能ベルト	幅60mm以内/厚さ6mm以内
付属品	・アルミハンガーパイプ1個 ・ボルト1個 ・ナット1個 ・ズレ防止パッキン		

縦にも横にも取り付けが可能です。

ベルトクリップ幅が30mmまでのメジャーで取付可能

360°、16段階で角度調整ができ、好きな位置で固定可能

作業用ベルト・フルハーネスどちらへも取付可能

ワンタッチ脱着構造

工具差し等が付けられるコンベックスホルダーです。

65mm幅工具差しハンガー付き

ハンガー部シャフトはステンレスネジの上にアルミパイプを付け、高強度と工具バッグへの摩擦軽減構造です。

緩み防止ネジ採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.