

品番：EA928AB-180B

 

品名：1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青]



販売価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
カタログ価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品名	EA928AB-180B
品番	EA928AB-180B
メーカー	テラモト
型番	CL-374-100-3
色	ブルー
重量	550g
全長	1110~1800mm
材質	ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC

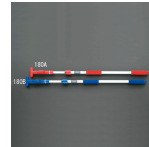

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-374-100-3
材質	ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC	色	ブルー
全長	1110~1800mm	重量	550g

軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。

代替品

品番	EA928AB-183
コメント	変更点:入数(1本→3本)



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.