


品番：EA928AB-325

品名：660x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)

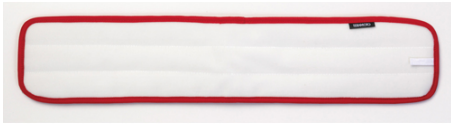

販売価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
カタログ価格	2,240円(税抜) / 2,464円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/19 17:31現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2374ページ		



#### 仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-315-360-2
用途	防滑床に	モップサイズ	660×130mm
色	レッド	材質	ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン
重量	100g	適合ハンドル	EA928AB-332

別売のEA928AB-329を使用すると、EA928AB-140A～-180Cのハンドルにも適合します。

極薄ヘッドと極細繊維で、広範囲を軽い力でラクに拭き上げます。

2種類の繊維(ソフト&ハード)が、洗剤を使わずホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。

2種類の繊維(ソフト&ハード)が、洗剤を使わずホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。

ソフトなマイクロファイバー(超極細繊維)が、清掃面に付いた細かいホコリをしっかりと引き取り、繊維内に取り込みます。

ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でスムーズにお掃除することができます。

施設の防滑床でも軽い力でしっかりラクにお掃除!

モップ糸の引っかかりを抑えて、狭い隙間から広範囲まで拭き上げます。

作業性に優れた、面ファスナー仕様。

面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス中の糸ズレや糸ハズレが少なく、効率的に作業が行えます。

また、洗って繰り返し使用することが可能でコストパフォーマンスにも優れた使う人にやさしいモップ糸です。

レッドテープ仕様はトイレ清掃などのゾーニングに対応!

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.