


品番：EA928AB-35

品名：1370～2007mm 伸縮ロングクリーナー

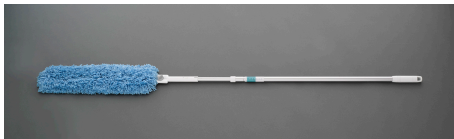

販売価格	6,350円(税抜) / 6,985円(税込)		
カタログ価格	6,350円(税抜) / 6,985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/03 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2370ページ		



清掃場所に合わせてヘッドを曲げて形をキープできる伸縮ロングクリーナー

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-737-100-0
用途	高所の掃除、照明、配管などのパイプなどに	全長	1370～2007mm(伸縮)
ヘッドサイズ	50(W)×435(H)mm	袋部サイズ	56(W)×435(H)mm
ブラシサイズ	150(W)×470(H)mm ※実寸ですのおおよその目安になります。	材質	ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂 ヘッド:ポリエチレン 柄:アルミパイプ(伸縮) ジョイント:ポリプロピレン クリップ:ポリエチレン
重量	355g		

ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています。

糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッカリ落とします。

汚れたら洗って繰り返し使うことができ、洗うとボリューム感が増します。

本体にモップ1枚入り

マイクロファイバーのモップ糸

マイクロファイバー(超極細繊維)のモップ糸が、ホコリをしっかりと引き取り繊維内に取り込みます。洗濯可能で経済的。また、洗濯することで糸のボリューム感が増えてホコリ取り効果がアップします。

特殊な積層樹脂により、曲げ伸ばしを繰り返しても折れません。
※曲げる時はジョイント部分を持ってください。

塩ビ不使用

ワイドな清掃面

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.