

品番：EA928AB-450

品名：1500mm 水拭きモップ



販売価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)		
カタログ価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2375ページ		



品番	EA928AB-450
品名	1500mm 水拭きモップ
メーカー	テラモト
型番	EA928AB-450
販売価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)
カタログ価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 06:37現在)
商品入数	1
販売単位	ST
カタログページ	2375ページ



軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。



手にやさしいソフトグリップ付
汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業でも疲労軽減に役立ちます。



扱いやすい薄型ヘッド
手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。



清掃効果を高める特殊構造
繊維が絡み合い、汚れをしっかりと吸着します。また、繊維の先端が鋭利で、細かい汚れも落とします。



快適な使用感を確保した点
● 繊維の絡み合いが汚れをしっかりと吸着します。また、繊維の先端が鋭利で、細かい汚れも落とします。



床や壁を保護します
糸が左右にはみ出しているため、清掃中に樹脂部分が床や家具、壁に直接あたらず、キズがつくのを防ぎます。

仕様

メーカー	テラモト	型番	※ESCOオリジナルセット品
モップサイズ	240×210mm	ハンドル材質	ヘッド: ポリプロピレン、柄: アルミパイプ、グリップ: ポリエチレン、ソフトグリップ: NBR・PVC
モップ材質	綿・ポリエステル・レーヨン	ハンドルサイズ	1500mm
柄の太さ	φ22mm	ヘッド部口の開き	開: 17mm、閉: 9mm

ヘッド部の厚み約46mmの薄型ヘッド

ワンタッチでモップ交換できます。

軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

モップ糸・樹脂ヘッドタイプ

ワンタッチで交換できます。

糸が左右にはみ出しているため、清掃中に樹脂部分が床や家具、壁に直接あたらず、キズがつくのを防ぎます。

「弦(つる)」が糸の根元にセットされているので、拭く力がしっかりモップ糸から床面に伝わります。

糸への撚りを強くかけて耐久性を向上。糸切れや洗濯後の糸からみを軽減。


強く細い糸が密集している為、凹凸のある床もしっかり水拭きできます。

綿とポリエステルをバランス良く配合。高い耐久性と軽やかな作業感を実現。

ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。

再生素材(再生材料を25%以上使用)

代替品

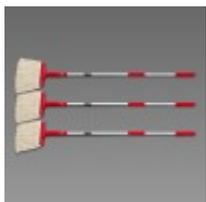

品番 EA928AB-450A

コメント 変更点:入数(1本→3本)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.