



品番：EA928AB-480A

品名：1110-1800mm 水拭きモップ(3本)

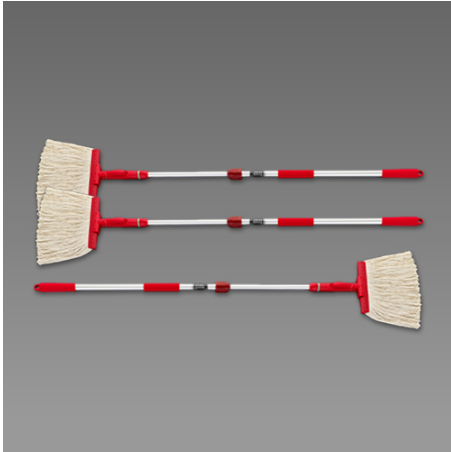

販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 20:54現在)		
商品入数	3	販売単位	St
カタログページ			

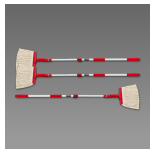

仕様

メーカー	テラモト	型番	※ESCOオリジナルセット品
サイズ	ハンドル:1110~1800mm モップ:240×210mm	ハンドル材質	ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミパイプ グリップ:ポリエチレン ソフトグリップ:NBR・PVC
モップ材質	綿・ポリエステル・レーヨン	入数	3本

【扱いやすく疲れにくいハンドル】

- ・伸縮&軽量: 丈夫なアルミ製で軽く、身長や場所に合わせた長さ調節が可能です。
- ・ソフトグリップ: 汗でも滑りにくく、長時間の作業でも手が疲れにくい設計です。
- ・薄型ヘッド: 厚みわずか46mm。家具の下などの狭い隙間にもスムーズに入り込みます。

【床や壁を傷つけない「安全設計」】

- ・クッション構造: 樹脂ヘッドより外側に糸がはみ出しているため、壁や家具にぶつけてもキズを付ける心配がありません。
- ・ワンタッチ交換: 軽い力で簡単にモップ糸の着脱が可能です。

【汚れをしっかりと落とす「高品質な糸」】

- ・洗浄力: 撚りの強い細い糸が密集しており、床の凹凸に入り込んだ汚れや頑固なヒールマークもスッキリ拭き取ります。
- ・耐久性: 綿とポリエステルの混紡により、洗濯しても糸が絡みにくく、長く使えます。
- ・エコ素材: 環境に配慮した再生材料を25%以上使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

