


品番：EA928AD-13

品名：300mm ほうき(自在・5本組)

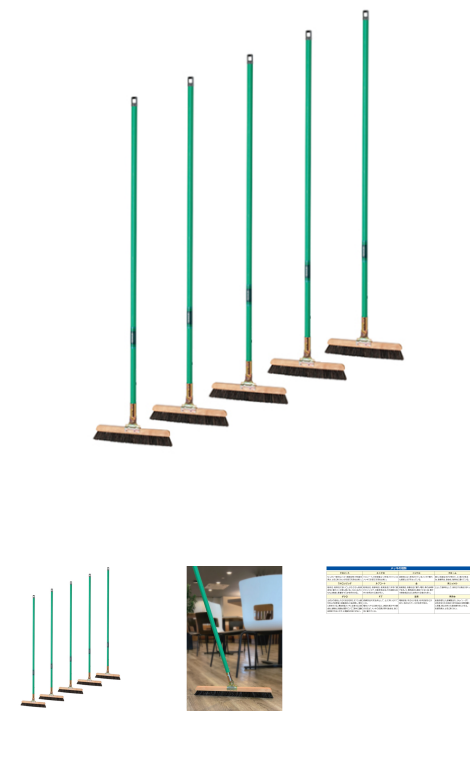

販売価格	5,680円(税抜)／ 6,248円(税込)		
カタログ価格	5,680円(税抜)／6,248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2025/12/17 07:24現在）		
商品入数	5	販売単位	組
カタログページ	2445ページ		

コシが強く細かいホコリもキレイに掃ける業務用ホーキ

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-380-130-0
名称	ほうき	全長	1340mm
毛丈	約40mm	穂先幅サイズ	300mm
柄の太さ	φ 22.2mm	入数	5本
材質	ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ、穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜	重量	545g(1本あたり)
塩ビ不使用			
環境配慮商品			
再生素材			
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィット。			
細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアーホーキ。			
玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に			
毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。			

パイプ柄です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.