



品番 : EA928AD-15

品名 : 600mm ほうき(自在・5本組)

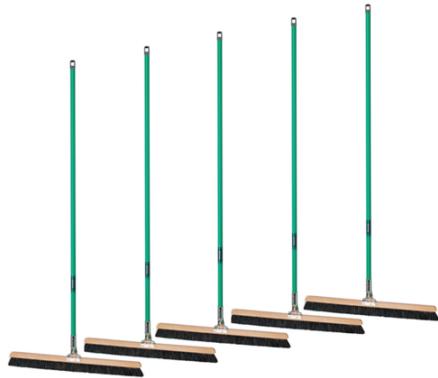

販売価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 09:13現在)		
商品入数	5	販売単位	組
カタログページ	2445ページ		

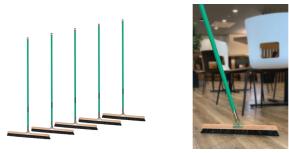

コシが強く細かいホコリもキレイに掃ける業務用ホーキ

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-381-030-0
全長	1340mm	毛丈	約40mm
名称	ほうき	穂先幅サイズ	600mm
柄の太さ	φ 22.2mm	入数	5本
材質	ヘッド:天然木・スチールにクロメート メッキ 穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄: スチールパイプにポリエチレン接着被膜	重量	660g(1本あたり)

塩ビ不使用

環境配慮商品

再生素材

柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィット。

細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアーホーキ。

玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に

毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。

パイプ柄です。

代替品

	<p>品番 EA928AD-14 コメント 穗先幅:450mm</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.