



品番 : EA928AG-171A

品名 : $\phi 2.5 \times 153\text{mm}$ ベルクリンスティック(5本)

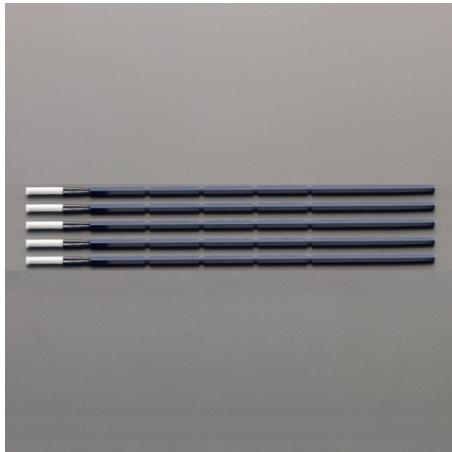

販売価格	635円(税抜)／699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜)／699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 107 (2025/12/15 07:16現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	0712ページ		

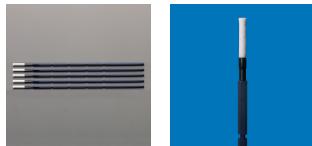

仕様

メーカー	アイオン(AION)	型番	BSC-010
用途	精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布	スponジサイズ	$\phi 2.5 \times 15\text{mm}$
全長	153mm	材質	スponジ:ポリウレタンスponジ、柄:ポリカーボネート
入数	5本	軸色	紺
耐熱性(水)	100°C		

使いやすい長さに簡単にカットすることができます。

スponジヘッドにエッジがあるため、平面部だけではなく、隅、段差部のクリーニングに最適です。

微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好

液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。

適度なヘッドのしなりで滑らかタッチ、ヘッドを寝かせることで広い面積のクリーニングも可能

スponジヘッドにエッジがあるため、平面だけではなく、隅、段差部のクリーニングが最適です。

接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。

ふた付ハードケース入り

代替品



品番 EA109DY-12
コメント 材質:コットンヘッド 径:3.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.