

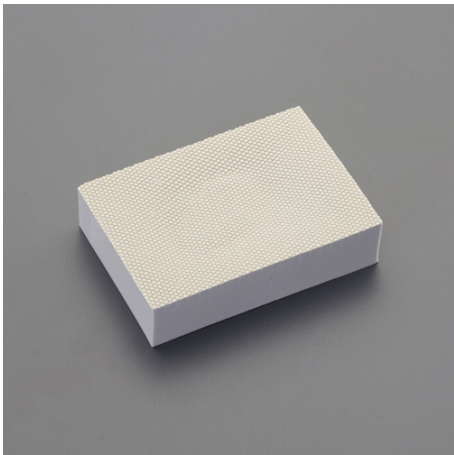


品番：EA928AJ-124

品名：85x60x20mm 保水研磨パッド` (タイル用/粗目)

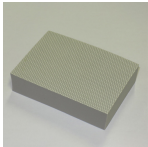

販売価格	1,280円 (税抜) ／ 1,408円 (税込)		
カタログ価格	1,280円 (税抜) ／ 1,408円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

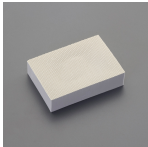

カタログ訂正 22/11/15 ●材質訂正。誤:ダイヤモンド砥粒、正:アルミナ砥粒(No.53,54 1223)

仕様

メーカー	アイオン (AION)	型番	780-GY
仕様	粗目	材質	保水層:PVAスポンジ 砥粒面:アルミナ砥粒
サイズ	85(W)×20(D)×60(H)mm	重量	10g
耐熱温度	60℃	用途	洗面台、タイル、トイレなどの衛生陶器のスケール汚れ落としまたは下地処理

保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジと砥粒の組み合わせで研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します

PVAスポンジの特徴として、乾燥するとかたくなります。ご使用前にお水又はぬるま湯で柔らかく戻してからご使用下さい。

衛生陶器・タイルについたゴミやほこりを水洗いして下さい。

本製品を水に浸して柔らかくし、保水させて下さい。
砥粒面(ドット面)を濡らした対象物に当て、タテ・ヨコ交互に少しずつ繰り返し擦ります。

ご使用後はよく洗い絞ってから保管下さい。
汚れがひどい場合は石けん又は中性洗剤を使用して下さい。

代替品

--	--



品番 EA928AG-152A
コメント 違い: サイズ、シンクまわり用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.