


品番：EA928AY-31B

品名：1420mm スポンジモップ

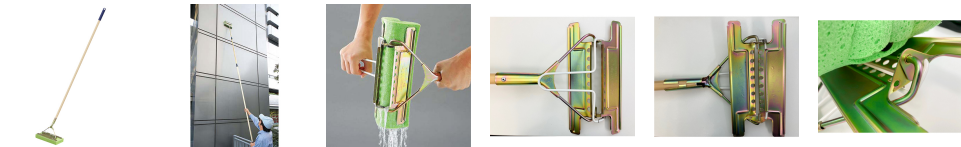

販売価格	10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/26 12:55現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2379ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	WI849-00AU-MB
スポンジサイズ	300(W)×145(D)×45(H)mm	全長	1420mm
重量	約1100g	材質	ハンドル:スチールパイプ樹脂被覆 スポンジ:セルロース プレート:スチール
ワンタッチ操作でスポンジが絞れるレバー付。 手をぬらさないで床やガラスの水拭きが楽に行えます。			
ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。			
低い天井、窓ガラス、床面の拭き掃除に適したウッド調スチールハンドルタイプです。			
幅300mmのワイドタイプで、効率良く水拭きができます。			