


品番：EA928AY-62

品名：1.28-2.0m ウィンドウウォッシャー(通水伸縮ハンドル)

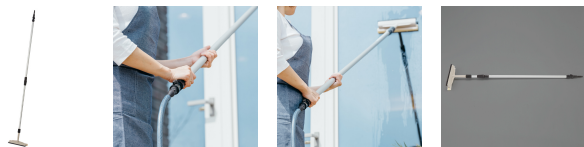

販売価格	4,130円(税抜) / 4,543円(税込)		
カタログ価格	4,130円(税抜) / 4,543円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/04 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2394ページ		



#### 仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	GL727-025N-MB
商品名	通水グラスワイパー-N-25 1.9m	用途	窓掃除に
スポンジサイズ	270mm	ワイパーサイズ	270mm
全長	1280~2000mm	重量	560g
材質	ホースジョイント:PP ハンドル(柄):アルミ合金(φ約22/25mm) ハンドル固定ネジ:ABS樹脂 本体:PS スポンジ:ウレタンスポンジ ゴム:合成ゴム		
通水型			
ホース内径φ15mm適応			
スポンジと水切りで窓をピカピカに。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.