


品番：EA928BF-44

品名：2.4-4.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)

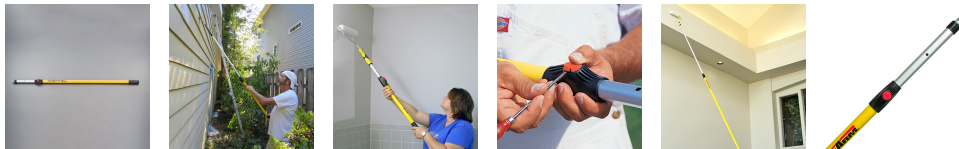


販売価格	9,480円(税抜) / 10,428円(税込)		
カタログ価格	9,480円(税抜) / 10,428円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/01 04:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0156ページ		



仕様

全長	2.4~4.4m	重量	1670g
先端ねじ径	3/4" Acme	材質	ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理)
サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。			
ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。			
ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。			
ロックボタン付き ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。			
適合アクセサリは下記のその他関連からお選びください。			

代替品

	品番 EA928BR-400 コメント 先端ねじワックツ着脱式
--	------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.