

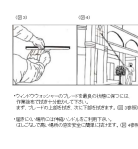
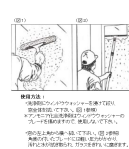


品番：EA928BG-42

品名：350mm/2.1-3.7m ウィンドウウォッシャー

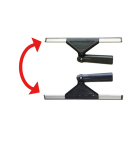

販売価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
カタログ価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/14 17:55現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2393ページ		

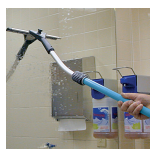

### 仕様

セット内容	・ウィンドウモップ ・ワイパー ・アダプター ・伸縮ハンドル	ウィンドウモップ	モップ幅: 350mm ワイパー幅: 300mm 柄全長: 130mm ・先端は180°動きます。 ・クリップ止式
ファイバーグラスカーブハンドル	サイズ: 2100~3700mm 重量: 1650g 段数: 2段 材質: アルミ ・自由に回転できるので、掃除が早くなります。	到達距離	5490mm
材質	ハンドル: ファイバーグラス、パイプ: アルミニウム、ハンドル: ゴム製		

ウィンドウモップとワイパーのセットです。

カーブや角を簡単に掃除できます。

窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に

ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。

モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承ください。

代替品



品番 EA928BG-22

コメント 1.2-3.2m

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.