



品番：EA928CC-67

品名：300x1343mm 自在ほうき(5本)

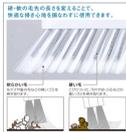

販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 11:11現在)		
商品入数	5	販売単位	組
カタログページ	2386ページ		

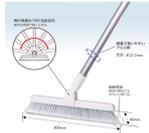

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-746-230-0
用途	糸くずや毛髪などの軽いゴミ、砂や小石などの重いゴミなどに	全長	1343mm
毛丈	40mm	幅	300mm
重量	365g(1本あたり)	柄の太さ	φ22.2mm
入数	5本	材質	頭:ABS樹脂、穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ

硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。

屋内・屋外を問わずお使い頂けます。

白色の柔らかい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。

ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。

2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔らかい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。

柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。

塩ビ不使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.