


品番：EA928DE-82

品名：600/1420mm フロアーモップ(フリンジ 付)

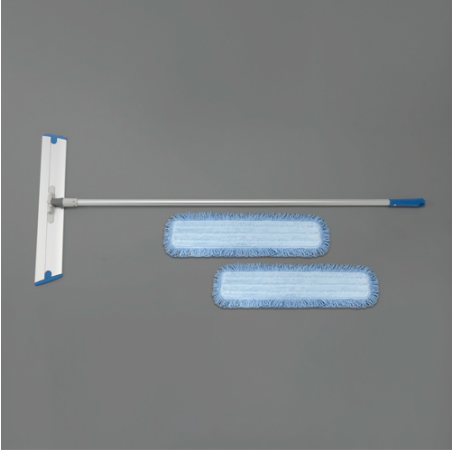

販売価格	14,500円(税抜)／ 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2373ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	プロテックスレンダーモップ	用途	床掃除に
セット内容	モップ柄×1本 モップ×2個	ヘッドサイズ	600×100mm
モップサイズ	770×240mm	全長	1420mm
重量	1170g	材質	柄:アルミパイプ (φ 22mm) ヘッド:アルミ モップ:ポリエステル、ナイロン

薄型アルミプレート採用の低重心設計
重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。

ハンドルロック機構
ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。

ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。

面ファスナーでラゲの着脱が簡単。

