


品番：EA928DE-88

品名：900/1420mm フロアーモップ

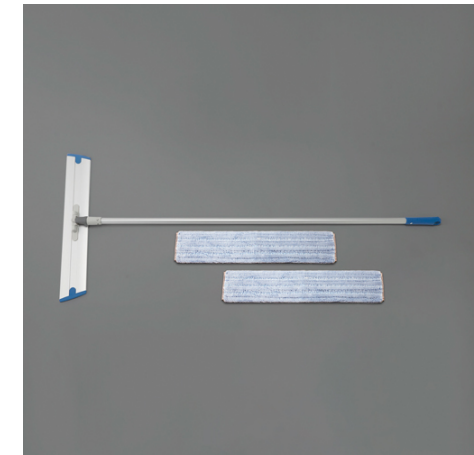

販売価格	16,500円(税抜)／ 18,150円(税込)			
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 10:08現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	2373ページ			



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	プロテックスレンダーモップ	用途	床掃除(乾拭き・湿り拭き・水拭き)に
セット内容	モップ柄×1本 モップ×2個	ヘッドサイズ	900×100mm
モップサイズ	960×145mm	全長	1420mm
重量	1350g	材質	柄:アルミパイプ(φ 22mm) ヘッド:アルミ モップ:ポリエステル、ナイロン
薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。			
ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。			
ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。			
面ファスナーでラッグの着脱が簡単。			

