


品番：EA933A-56

品名：50ml ねじロック(低強度・高粘度)

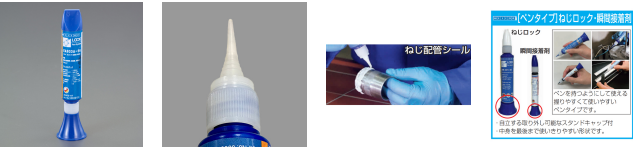

販売価格	2,570円(税抜)／2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜)／2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/25 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1469ページ		



仕様

商品名	AN305-67	内容量	50ml
使用温度範囲	−50〜175℃	色	白
硬化時間	2〜4時間	完全硬化時間	24〜72時間
せん断強度	6〜8N/mm ²	適応ねじサイズ	M80以下
最大隙間	0.6mm	粘度	170,000〜410,000mPa・s
脱出トルク	2〜4Nm	破壊トルク	3〜5Nm
用途	パイプおよびフランジ用シーリング材	保管方法	本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。 直射日光を避けて保管してください。 本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。
高粘度			
低接着			
嫌気性接着剤			
PTFE入り			
接合部に期待および液体に対する密封性を発揮し、素材に対して中性で防錆性能に悪影響を与えません。			
組立時においても摩擦係数に影響を与えないため、トルクの再調整は不要です。			

最良の結果を得るには、部品は油や汚れを取り、きれいにしてください。

未清掃の面(例:出荷状態のネジ)にも使用可能ですが、表面がきれいなほど性能は向上します。

一般工具で分解可能

ロックタイトNo.567相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.