


品番：EA934AA-7

品名：900g 水中硬化型接着剤

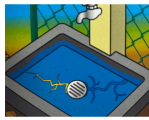

販売価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
カタログ価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/31 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1473ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒドの含有率が極めて少ないことを示す評価です。
ホルムアルデヒドの含有率が極めて少ないため、使用時の臭気もほとんどありません。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#45637
商品名	水中ボンドE380	内容量	900g(主剤:450g、硬化剤:450g)
色	アイボリー	可使時間	30分(20℃)
硬化時間	12時間(20℃)	完全硬化時間	7日(20℃)
使用温度範囲	10~35℃	成分	主剤:エポキシ樹脂 他(100%) 硬化剤:ポリアミドアミン、無機充てん材 他(100%)
混合比	1:1		

大気中はもちろん、湿潤面、水中でも硬化する強力充てん接着剤

2液混合タイプ

垂直面でもたれにくいパテ状

耐水・耐熱・耐薬品性および機械的強度に優れる。

手袋、竹べら付

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC 基準適合

【主な使用用途】

- ・金属製排水管、下水管のひび割れ、カケ補修
- ・洗面所、浴室、流し台用タイルの接着、目地埋め
- ・金属、コンクリート、レンガ、タイル、木の欠損部補修

※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。

<使用法>

最初に接着面のゴミ・錆・油・水垢などの汚れをキレイに取り除く。

1. 付属の手袋を着用し、主剤と硬化剤から等量(容積比)ずつ、必要量をヘラで取り出す。
2. 手袋の手の平から指先を水でたっぷり濡らし、色が均一になるまでよく手で練り合わせる。
3. 約30分以内/20℃に充てん接着する。
4. 充てん後、表面は水をつけた手袋の指先やヘラでならす。
5. 12時間/20℃でほぼ硬化し、約7日/20℃で最終硬化する。

※湿潤面や水中で施工する場合には、混練物をよく押し付け、水を押し出すようにして充てんする。

※冬期など気温の低いときは、硬化は遅くなります。

※混練物は30分以内/20℃に使い切る。

※水で濡らしながら作業する場合、水分が多すぎると接着不良を起こすので注意する。

※浴槽には使用できません。

※生き物(魚など)に影響があるので、飼育用の池や水槽には使用しないでください。

※飲料水関連の補修には使用しないでください。

※硬化するまで時間がかかるため、水のわき出している箇所には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.