


品番：EA934WA-1

品名：115g リペアースティック(水中硬化)

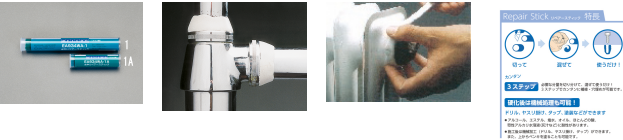

販売価格	2,410円(税抜)／2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜)／2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/01 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



水に濡れたり湿った箇所の補修、穴埋めに

仕様

容量	115g	色(混合後)	白
材質	エポキシ樹脂、セラミック充填剤	完全硬化時間	24時間
硬化時間	60分	使用可能時間	15分
耐圧強度	75N/mm ²	せん断強度(20℃、7日後)	スチール:6.2N/mm ²
硬度(ショアーD)	65	耐熱温度	-50～120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
使用温度範囲	10～40℃	適用・対象物	水中

水タンク、ラジエーター、浴槽等の水にぬれたり湿ったりした箇所の補修、穴埋めに。
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液（灰汁など）に耐性があります
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません
施工後は機械加工（ドリル、ヤスリがけ、タップなど）ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。

代替品

品番	EA934WA-10C
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.