


品番：EA934WB-3A

品名：24ml エポキシ接着剤(4分型/耐熱)

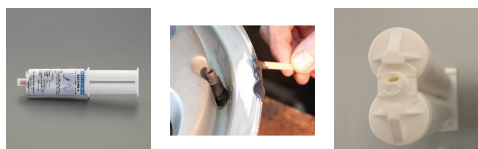

販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/09 19:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1475ページ		



カタログ訂正 25/11/28 硬化時間の訂正。誤:1時間、正:2時間(9025 No.57)

すき間充填や凸凹面の補修・接着に

仕様

商品名	Fast-Metal	内容量	24ml
使用温度範囲	10~30℃	色	灰
耐熱温度	-50~145℃	可使時間	3~4分
硬化時間	2時間	完全硬化時間	24時間
用途	すき間充填や凸凹面の補修・接着に	適用材質	金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木
硬度(ショアD)	70	硬化温度	6~40℃
せん断強度	スチール:20N/mm ² アルミニウム:19N/mm ² 硬質PVC:11N/mm ²		

粗い表面やフィット感の悪い表面、ひび割れ、空洞、平らではない表面の充填に適しています。

代替品

	品番	EA934WB-3B
	コメント	変更点:配合



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.