


品番：EA934WC-2B

品名：500g 鉄補修パテ

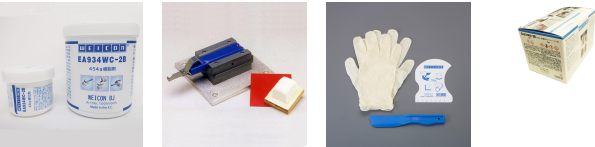

販売価格	9,220円(税抜)／10,142円(税込)			
カタログ価格	9,220円(税抜)／10,142円(税込)			
在庫数	最新在庫: 35 (2025/05/13 01:46現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1525ページ			



仕様

内容量	500g	耐熱温度範囲	-35～120℃
色	濃灰	硬化時間	13時間(80%)
可使時間	60分	完全硬化時間	24時間
使用温度範囲	15～40℃	荷重たわみ温度	67℃
耐圧	106MPa	比重	2.5g/cm3
粘度	200,000mPa・s	引張強度	41MPa
曲げ強度	72MPa	ショワ硬度D(ASTM D 1706)	84±3
混合比率	主剤:硬化剤=100:10	付属品	混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付

Devcon B 相当品			
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。			
損傷している箇所に使用しても部品の熱変形などはなく、溶接で上塗りするなどしても傷つくことはありません。			

