


品番：EA934WH-1

品名：50ml アクリル接着剤(8分型)

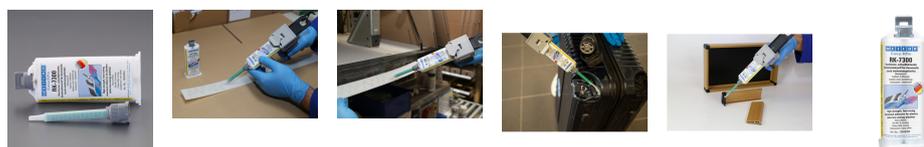

| | | | |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,770円(税抜) / 8,547円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,770円(税抜) / 8,547円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0 (2026/05/01 11:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します

仕様

| | | | |
|--------|---------|-------|---|
| 商品名 | RK-7300 | 内容量 | 50ml |
| 色 | 乳白色 | 可使時間 | 8分 |
| 使用温度範囲 | 10~40℃ | 耐熱温度 | -55~100℃ |
| 硬化温度 | 18℃ | 硬化時間 | 2時間 |
| 完全硬化時間 | 24時間 | せん断強度 | アルミニウム:5N/mm ² スチール:5N/mm ² ステンレス:4N/mm ² ポリカーボネート:6N/mm ² アクリル樹脂:6N/mm ² ABS樹脂:8N/mm ² 硬質PVC:11N/mm ² グラスファイバー:7N/mm ² カーボン:7N/mm ² ポリアミド:3N/mm ² ポリアセタール:5N/mm ² ポリエチレン:5N/mm ² ポリプロピレン:6N/mm ² PTFE:2N/mm ² EDPM:1N/mm ² |

MMA(メタクリル酸メチル)をベースにした建設用接着剤です

様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します

金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。

特殊な充填剤により、接着力の均一化に最適です。(接着ギャップ最大1mm)

ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1A)

ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.