


品番：EA935AA-2B

品名：310ml 水中シーラント接着剤(灰/12本)

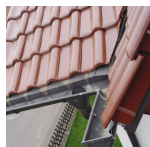

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,600円(税抜) / 50,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,600円(税抜) / 50,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/17 19:55現在) | | |
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1508ページ | | |



LFGBとは
ドイツにおける食品衛生規格です。
本製品は食品衛生規格に準拠し、
様々な食品に対して適用されています。



シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります

仕様

| | | | |
|--------|---------------------|---------|----------------------|
| 商品名 | Aqua-Flex | 内容量 | 310ml |
| 色 | 灰 | 可使用時間 | 約25分 |
| 完全硬化時間 | 24時間(3mm厚のとき) | 作業温度範囲 | 5~40℃ |
| 使用温度範囲 | -40~90℃(2時間130℃) | 平均せん断強度 | 2.1N/mm ² |
| 引張強度 | 20N/mm ² | 入数(本) | 12 |

LFGB規格適合品

湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。

水中でもリペアが可能です。

コンクリート面にも接着可能です。

塗装(上塗り)可能です。

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー

硬化後も弾力性があります

ノズルの色は本剤の色です。

ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!

船舶、水回り、建築に。

耐老化性に優れており、風化、紫外線、淡水および海水に耐性があります。

金属、プラスチック、セラミック、木材、ガラス、石などさまざまな材料の接着に適しています。

1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)

ケーブル作業、空調システム、ガーデニング、衛生設備、シリコンを含む製品が適さない用途などに使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.